


电感式接近开关

IFFM 06P35A1/O1L

尺寸图

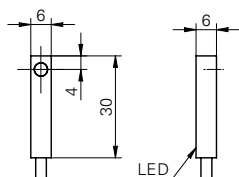

基本参数

安装类型	屏蔽式
额定感应距离 S_n	1 mm
磁滞	2 ... 20 % (Sr)
输出指示灯	LED 红色 (背部)

电气参数

开关频率	< 5 kHz
工作电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	12 mA
输出电路	PNP 常闭 (NC)
压降 V_d	< 2 VDC
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反向极性保护	是

机械参数

类型	直角
材料 (感应面)	LCP
外壳材料	黄铜镍电镀
尺寸	6 mm
外壳长度	30 mm
连接器类型	电缆, 2 m


环境条件

操作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

照片



连接图

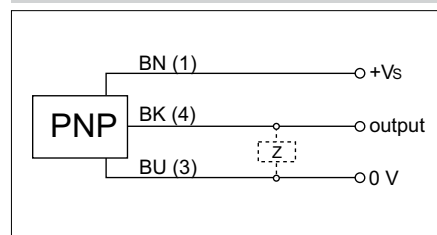

- 小巧的外壳
- PUR 电缆