


## 电感式传感器 - NAMUR

IFR 04.82.05

## 尺寸图

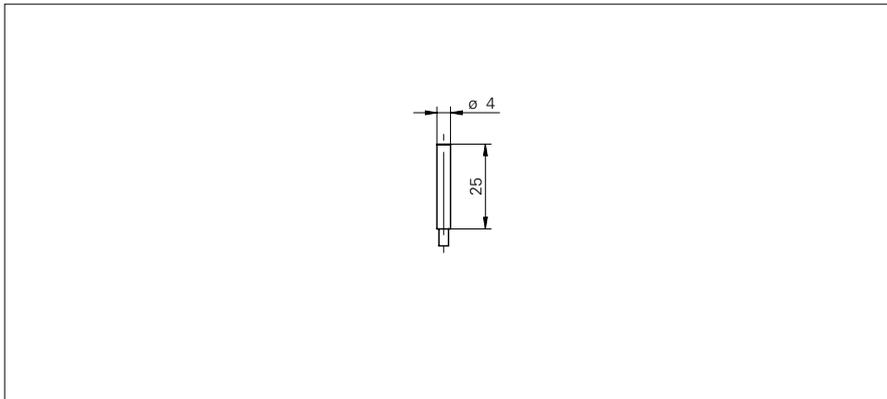

## 基本参数

安装类型	屏蔽式
额定感应距离 $S_n$	0,8 mm

## 电气参数

开关频率	< 5 kHz
额定操作电压	8,2 VDC
工作电压范围 +Vs	6 ... 30 VDC
电流消耗 (无减衰)	> 4 mA
电流消耗 (减衰)	< 1 mA
电流消耗 (最大) (无负载)	10 mA
输出电路	NAMUR
残余信号	< 10 % Vs

## 机械参数

类型	圆柱型 光版
外壳材料	不锈钢
尺寸	4 mm
外壳长度	25 mm
连接器类型	电缆, 2 m

## 环境条件

操作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

## 照片



## 连接图

