


电感式传感器 - NAMUR

IFR 10.82.01

尺寸图

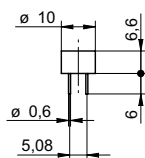

基本参数

安装类型 非屏蔽

额定感应距离 S_n 4 mm

电气参数

开关频率 < 2 kHz

额定操作电压 8,2 VDC

工作电压范围 +Vs 5 ... 30 VDC

电流消耗 (无减衰) > 4 mA

电流消耗 (减衰) < 1 mA

电流消耗 (最大) (无负载) 10 mA

输出电路 NAMUR

残余信号 < 10 % Vs

机械参数

类型 圆柱型 光版

外壳材料 PBT

尺寸 10 mm

外壳长度 6,6 mm

连接器类型 pins

环境条件

 
操作温度 -25 ... +75 °C

防护等级 IP 67

照片



连接图



• 电路板可安装