


Reflex Lichtleiter

FOC 500C6Y00

Masszeichnung

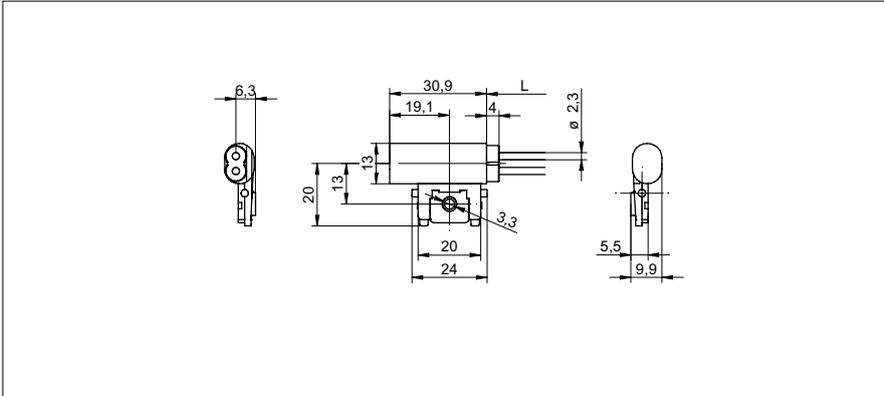

Allgemeine Daten

Funktion	Reflexions-Lichttaster (Leckagesensor)
Messweise	medienberührend
Ansprech- / Abfallzeit	0,05 ... 5 ms
Kopffart (Lichtleiter)	zylindrisch glatt (axial)
Breite / Durchmesser (Kopf)	13 mm
Höhe / Länge (Kopf)	30,9 mm
Tiefe (Kopf)	9,9 mm
Material (Kopf)	PFA
Biegeradius	20 mm
Durchmesser Aussenmantel	2,2 mm
Material Aussenmantel	PFA (chemie-/ölbeständig)
Material (Lichtleiter)	Kunststoff
Länge (Lichtleiter)	5000 mm
Arbeitstemperatur	-30 ... +70 °C

Reichweite/Ansprechzeit:
Für die definitive Reichweite/Ansprechzeit siehe Tabelle „Passende Lichtleitergeräte“

Foto



- Geeignet für beengte Platzverhältnisse

Passende Lichtleitergeräte

- FVDK 67 (Standardausführung)
- FVDK 67 (2 einstellbare Schaltausgänge)
- FVDK 67 (Master/Slave)
- FVDK 66 (Standardausführung)
- FVDK 66 (Master/Slave)
- FVDK 22
- FVDK 12
- FVDK 12 (schnelle Version)
- FVDK 10

- Betriebsmodus
- HS High Speed
- FT schnell
- nL Standard
- HP Hohe Empfindlichkeit