


Einweg Lichtleiter

FSE 200D1Y50

Masszeichnung

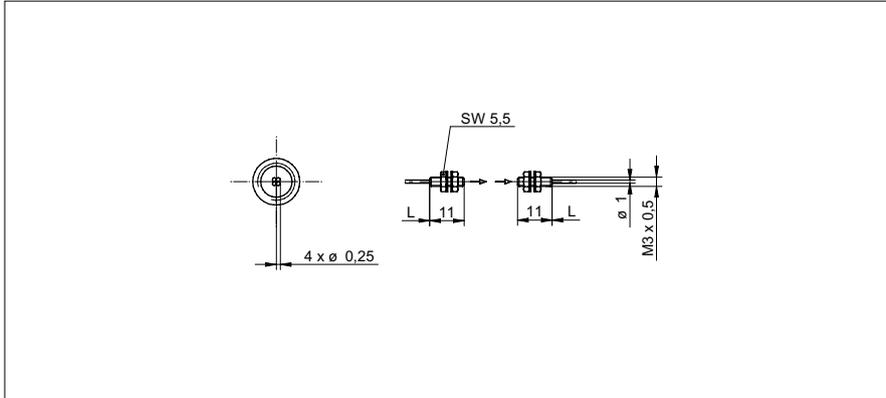

Allgemeine Daten

Besondere Eigenschaften	Schleppkettentauglich
Funktion	Einweg-Lichtschranke
Betriebsreichweite Sb	180 mm
Ansprech- / Abfallzeit	0,05 ... 5 ms
Kopfart (Lichtleiter)	zylindrisch Gewinde (axial)
Breite / Durchmesser (Kopf)	3 mm
Höhe / Länge (Kopf)	11 mm
Material (Kopf)	Stahl rostfrei
Biegeradius	4 mm
Durchmesser Aussenmantel	1 mm
Material Aussenmantel	PE
Material (Lichtleiter)	Kunststoff
Länge (Lichtleiter)	2000 mm
Arbeitstemperatur	-30 ... +70 °C

Foto



Reichweite/Ansprechzeit:

Für die definitive Reichweite/Ansprechzeit siehe Tabelle „Passende Lichtleitergeräte“



Passende Lichtleitergeräte	Betriebsreichweite Sb (0,05 ms)	Betriebsreichweite Sb (0,25 ms)	Betriebsreichweite Sb (1 ms)	Betriebsreichweite Sb (5 ms)
FVDK 67 (Standardausführung)	30 mm (HS)	-	120 mm (nL)	180 mm (HP)
FVDK 67 (2 einstellbare Schaltausgänge)	30 mm (HS)	-	120 mm (nL)	180 mm (HP)
FVDK 67 (Master/Slave)	30 mm (HS)	-	120 mm (nL)	180 mm (HP)
FVDK 66 (Standardausführung)	-	38 mm (FT)	60 mm (nL)	-
FVDK 66 (Master/Slave)	-	38 mm (FT)	60 mm (nL)	-
FVDK 22	-	-	45 mm (nL)	-
FVDK 12	-	-	45 mm (nL)	-
FVDK 12 (schnelle Version)	42 mm (HS)	-	-	-
FVDK 10	-	-	20 mm (nL)	-
FWDK 84 (Analogausgang)	-	-	20 mm (nL)	-

Betriebsmodus

HS High Speed

FT schnell

nL Standard

HP Hohe Empfindlichkeit