


Gabel- / Winkel-Lichtschranken

OGUM 030P8002/S35L

Masszeichnung

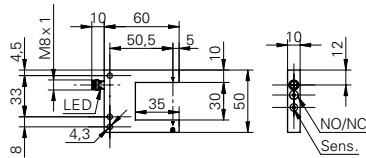

Allgemeine Daten

Funktion	Einweg-Lichtschranke
Objektgrösse	> 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit	< 0,02 mm
Schalthysterese	< 0,05 mm
Fremdlichtsicherheit	< 5 kLux
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer 270°
Lichtquelle	Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge	670 nm
Laserklasse	1
Empfangsanzeige	LED gelb

Elektrische Daten

Ansprech- / Abfallzeit	< 0,166 ms
Schaltfrequenz	< 3 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs	10 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	30 mA
Schaltfunktion	Hell- / Dunkelschaltung umschaltbar
Ausgangsschaltung	PNP
Spannungsabfall Vd	< 2,8 VDC
Ausgangsstrom	< 200 mA
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja

Mechanische Daten

Breite / Durchmesser	50 mm
Gabelweite Sb	30 mm
Höhe / Länge	60 mm
Eintauchtiefe	35 mm
Tiefe	10 mm
Bauform	U-Profil
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Anschlussart	Stecker M8 3-Pol


Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	5 ... +45 °C
Schutzart	IP 67

Foto



Anschlussbild

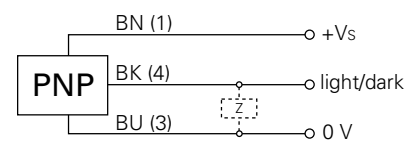

Laserwarnung

**CLASS 1 LASER
PRODUCT**

IEC 60825-1/2014
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
except for deviations pursuant to laser
notice No. 50, dated June 24, 2007



• Zubehör: PNP/NPN - Konverter