


Einweg-Lichtschranken

OR18.TL-11157840

Masszeichnung

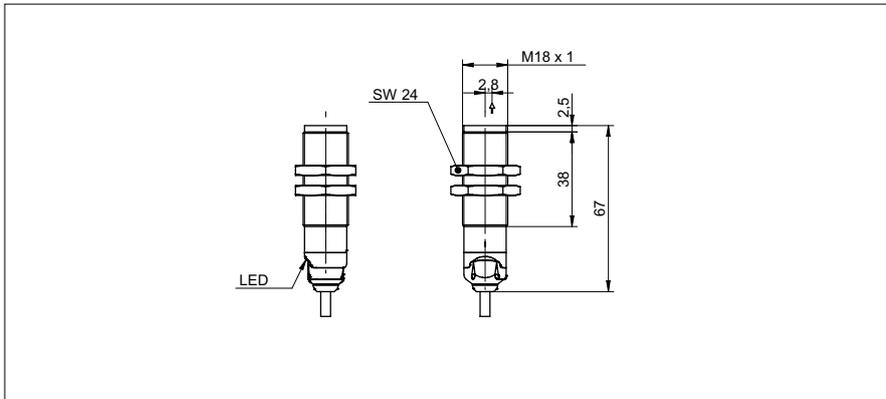

Allgemeine Daten

Funktion	Einweg-Lichtschranke
Sender / Empfänger	Sender
Lichtquelle	Laserdiode rot, gepulst
Betriebsreichweite S _b	55 m
Grenzreichweite S _n	60 m
Betriebsanzeige	LED grün
Sendeleistungseinstellung	nein
Laserklasse	1
Abstand Fokus	paralleler Strahl
Wellenlänge	630 nm

Elektrische Daten

Betriebsspannungsbereich +V _s	10 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	45 mA
Stromaufnahme mittel	35 mA
verpolungsfest	ja

Mechanische Daten

Breite / Durchmesser	18 mm
Höhe / Länge	67 mm
Bauform	zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontscheibe	PMMA
Anschlussart	Kabel 4-Pol, 2 m


Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-10 ... +55 °C
Schutzart	IP 67

Foto



Anschlussbild

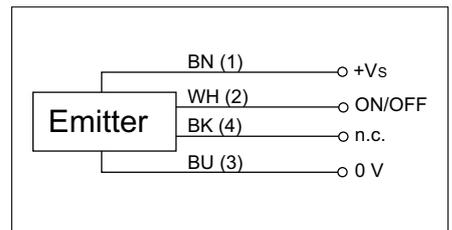

Laserwarnung

CLASS 1 LASER PRODUCT

IEC 60825-1/2014
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
except for deviations pursuant to laser
notice No. 50, dated June 24, 2007

