

# Summenzähler mechanisch

## Umdrehungszähler

### Anzeige 7-stellig, Nullstellung mit Steckschlüssel

U 401



U 401 - Umdrehungszähler

#### Merkmale

- Umdrehungszähler
- Antriebswelle unten
- Addierend
- Anzeige 7-stellig
- Nullstellung mit Steckschlüssel

#### Technische Daten - mechanisch

Funktion	Umdrehungszähler
Anzeige	Weisse Ziffern auf Schwarz
Stellenzahl	7-stellig
Ziffernhöhe	7 mm
Nullstellung	Drehnullstellung durch abziehbaren Steckschlüssel. Steckschlüssel links oder rechts auf Rückstellwelle aufstecken und Nullstellung durch drehen des Steckschlüssels ausführen.
Zählweise	In einer anzugebenden Drehrichtung addierend, bei Rückwärtsdrehung subtrahierend. 1 Umdrehung = 1 Zahl
Antriebswelle	Zentral nach unten, $\varnothing 7$ mm
Betriebsdrehzahl	$\leq 1000$ U/min
Messbereich	9 999 999
Umgebungstemperatur	0...+60 °C
Gehäuseart	Aufbaugeschäft mit Montageplatte
Gehäusefarbe	Grau
Abmessungen B x H x L	106 x 64 x 45 mm
Abmessungen Grundplatte	120 x 64 mm
Montageart	Grundplatte mit 4 Langlöcher
Masse ca.	350 g
Werkstoffe	Gehäuse: Hostaform POM, grau Grundplatte: Stahl verzinkt

# Summenzähler mechanisch

## Umdrehungszähler

### Anzeige 7-stellig, Nullstellung mit Steckschlüssel

U 401

#### Bestellbezeichnung

U 401.0   0 A 01  

#### Anzeige / Drehrichtung

- A 7-stellig 9 999 999 / I
- B 7-stellig 9 999 999 / II

#### Zählweise / Antrieb

- 01 1 Umdrehung = 1 Zahl / Antrieb unten


#### Gehäuse

- A Aufbaugehäuse, Farbe grau


#### Zählweise

- 1 In einer anzugebenden Richtung addierend, bei Rückwärtsdrehung subtrahierend nur Einerstelle bis 0
- 2 Addierend - Subtrahierend

#### Hub- und Drehrichtung

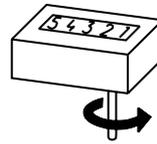

Drehrichtung I

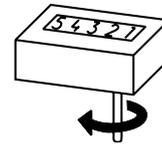

Drehrichtung II

#### Abmessungen

