

Vorwahlzähler elektromechanisch

1 Vorwahl, addierend

Anzeige 6-stellig, manuelle Nullstelltaste

FE504



FE504 - Einschubgehäuse

Merkmale

- Vorwahlzähler mit einer Vorwahl
- Addierend
- Anzeige 6-stellig
- Mit Nullstelltaste
- Einschubgehäuse

Technische Daten - elektrisch

Betriebsspannung	24/110 VAC $\pm 10\%$ (50/60 Hz) 230 VAC $+6/-10\%$ (50/60 Hz) 24 VDC $\pm 10\%$
Restwelligkeit	$<48\%$
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Impulsverhältnis	1:1
Lebensdauer	VDC - 100 Millionen Impulse VAC - 50 Millionen Impulse
Vorwahl	1 Vorwahl
Ausgangskontakt	Mikroschalter Wechslerkontakt eipolig
Schaltleistung	100 VA / 30 W
Endkontakt Lebensdauer	1 Million Schaltungen
Funkenlöschung	Empfohlen bei induktiver Last
Auslegung DIN EN 61010-1	Schutzklasse II Überspannungskategorie II Verschmutzungsgrad 2
Störaussendung	DIN EN 61000-6-4
Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2

Technische Daten - mechanisch

Anzeige	Weisse Ziffern auf Schwarz
Stellenzahl	6-stellig
Ziffernhöhe	4,5 mm
Zählweise	1 Impuls = 1 Zahl
Fortschaltung	Addierend in 2 Halbschritten
Messbereich	999 999
Nullstellung	Manuell mit Nullstelltaste
Umgebungstemperatur	0...+45 °C
Lagertemperatur	-20...+70 °C
Relative Luftfeuchte	80 % nicht betauend
Schutzart DIN EN 60529	IP 41
Gehäuseart	Einschubgehäuse
Anschluss	Lötanschluss mit Flachstecker (Flachzungen)
Montageart	Einschubgehäuse
Abmessungen B x H x L	50 x 50 x 88,1 mm
Einbauausschnitt	50 x 50 mm
Einbautiefe	88,3 mm
Masse ca.	160 g
Werkstoff	Gehäuse: Noryl PPO, schwarz

Vorwahlzähler elektromechanisch

1 Vorwahl, addierend

Anzeige 6-stellig, manuelle Nullstelltaste

FE504

Schaltpegel

Max. Zählgeschwindigkeit 10 Impulse/s

Spannung 24/110 VAC $\pm 10\%$
230 VAC $+6/-10\%$

Leistung 3 VA

Minimale Impulsdauer 50 ms

Minimale Impulspause 50 ms

Einschaltdauer (bei 25 °C) 100 %

Max. Zählgeschwindigkeit 20 Impulse/s

Spannung 24 VDC $\pm 10\%$


Leistung 2 W

Minimale Impulsdauer 25 ms

Minimale Impulspause 25 ms

Einschaltdauer (bei 25 °C) 100 %

Anschlussbild

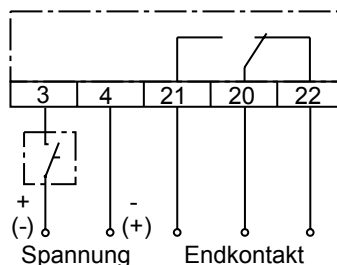

Zubehör

Frontplatten

10125138 Frontplatte mit flexibler Klarsichtschutzkappe, für Einschubgehäuse 50 x 50 mm (Z 100.02A)

Frontrahmen

10124120 Frontrahmen mit verriegelbarem Drehknopf am Klarsichtdeckel (Z 102.01A)

11034050 Frontrahmen mit verschliessbarem Zylinderschloss am Klarsichtdeckel (Z 102.02A)

10125089 Frontrahmen, Einschuböffnung 50 x 50 mm (Z 107.02A)

Vorwahlzähler elektromechanisch

1 Vorwahl, addierend

Anzeige 6-stellig, manuelle Nullstelltaste

FE504

Bestellbezeichnung

FE504.

650B		C
------	--	---

Anzeige
C 6-stellig 999 999

Spannung
B3 24 VDC
B5 24 VAC
B8 110 VAC
B9 230 VAC

Nullstellung
650B Mit Nullstelltaste

Vorwahlzähler elektromechanisch

1 Vorwahl, addierend

Anzeige 6-stellig, manuelle Nullstelltaste

FE504

Abmessungen

