

Vorwahlzähler elektromechanisch

1 Vorwahl, subtrahierend

Anzeige 5-stellig, manuelle Nullstelltaste

FS324



FS324 - Frontplatte mit Klemmfederbefestigung

Merkmale

- Vorwahlzähler mit einer Vorwahl
- Subtrahierend
- Anzeige 5-stellig
- Mit Nullstelltaste
- Frontplatte mit Klemmfederbefestigung

Technische Daten - elektrisch

Betriebsspannung	24/110 VAC $\pm 10\%$ (50/60 Hz) 230 VAC $+6/-10\%$ (50/60 Hz) 24 VDC $\pm 10\%$
Restwelligkeit	$<48\%$
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Impulsverhältnis	1:1
Lebensdauer	100 Millionen Impulse
Vorwahl	1 Vorwahl
Ausgangskontakt	Mikroschalter Wechslerkontakt eipolig
Schaltleistung	100 VA / 30 W
Endkontakt Lebensdauer	1 Million Schaltungen
Funkenlöschung	Empfohlen bei induktiver Last
Auslegung DIN EN 61010-1	Schutzklasse II Überspannungskategorie II Verschmutzungsgrad 2
Störaussendung	DIN EN 61000-6-4
Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2

Technische Daten - mechanisch

Anzeige	Weisse Ziffern auf Schwarz
Stellenzahl	5-stellig
Ziffernhöhe	4,5 mm
Zählweise	1 Impuls = 1 Zahl
Fortschaltung	Subtrahierend in 2 Halbschritten
Messbereich	99 999
Nullstellung	Manuell mit Nullstelltaste
Umgebungstemperatur	0...+45 °C
Lagertemperatur	-20...+70 °C
Relative Luftfeuchte	80 % nicht betauend
Schutzart DIN EN 60529	IP 41
Gehäuseart	Einbaugehäuse
Anschluss	Lötanschluss mit Flachstecker (Flachzungen)
Montageart	Frontplatte mit Klemmfeder
Abmessungen B x H x L	53,2 x 53,2 x 61 mm
Einbauausschnitt	51 x 51 mm
Einbautiefe	77,5 mm
Masse ca.	150 g
Werkstoff	Gehäuse: Noryl PPO, schwarz

Vorwahlzähler elektromechanisch

1 Vorwahl, subtrahierend


Anzeige 5-stellig, manuelle Nullstelltaste

FS324

Schaltpegel

Zählung	Spannung DC	Spannung AC
Leistung	2,2 W	2,4 VA
Minimale Impulsdauer	25 ms	50 ms
Minimale Impulspause	25 ms	50 ms
Einschaltdauer (bei 25 °C)	100 %	100 %

Anschlussbild

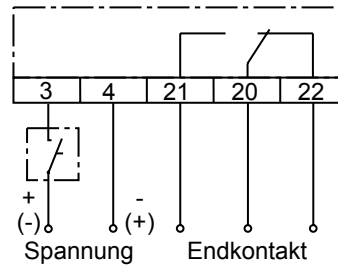

Vorwahlzähler elektromechanisch

1 Vorwahl, subtrahierend

Anzeige 5-stellig, manuelle Nullstelltaste

FS324

Bestellbezeichnung

FS324.

550A		B
------	--	---

Anzeige
B 5-stellig 99999

Spannung
A3 24 VDC
A5 24 VAC
A8 110 VAC
A9 230 VAC

Nullstellung
550A Mit Nullstelltaste

Vorwahlzähler elektromechanisch

1 Vorwahl, subtrahierend

Anzeige 5-stellig, manuelle Nullstelltaste

FS324

Abmessungen

