

FLDM-i250-W

Artikelnummer: 11086535

Auf einen Blick

- Blitzbare LED Dombelichtung
- weiss
- 24 V
- Kabellänge: 0,3 m
- Durchmesser: 280 mm



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG

Beleuchtungsdaten

Farbe weiss

Elektrische Daten

Polzahl 4

Beleuchtungsanschluss • M8 Stecker

Stromstärke 1,2 A

Stromstärke im Blitz-Betrieb $\leq 2,5$ A

Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V

Duty Cycle 0-10%

Maximale Blitzdauer 10 ms

Mechanische Daten

Bauform Dombelichtung

Abmessungen $\varnothing 280$ mm

Höhe 15 mm

Abmessungen Leuchtende Fläche $\varnothing$ außen 220 mm $\varnothing$ innen 50 mm

Kabellänge [m] 0,3 m

Gewicht ≤ 1000 g

Material Aluminium


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +35 °C


Luftfeuchte 20% - 85%

Schutzart IP 30

Masszeichnung

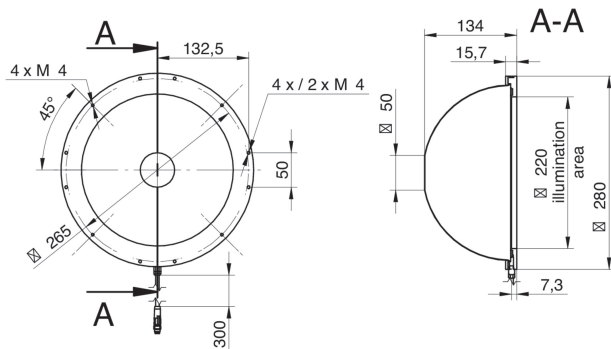

Steckerbelegungen

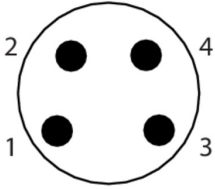

M8 signal

1: LED +24V (pulsing 24-48 V)

2: N.C.

3: LED - (GND)

4: N.C.