

## ZVI-ARCUSM\_24VDC\_WEIß\_120°

ARCUS-M weiss 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnummer: 11130183

### Auf einen Blick

- Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
- weiss
- Abstrahlwinkel 120°
- 24 V
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Durchmesser: 120 mm



### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Hersteller Büchner Lichtsysteme GmbH

#### Beleuchtungsdaten

Farbe weiß

#### Elektrische Daten

Polzahl 4

Beleuchtungsanschluss • M8 Stecker

Stromstärke 0,3 A

Stromstärke im Blitz-Betrieb  $\leq 0,6$  A

Spannung im Blitz-Betrieb  $\leq 48$  V

Duty Cycle 0-10%

#### Elektrische Daten

Maximale Blitzdauer 1 ms

#### Mechanische Daten

Bauform Dunkelfeldbeleuchtung

Abmessungen  $\varnothing$  120 mm

Abmessungen Leuchtende Fläche  $\varnothing$  außen 74 mm  $\varnothing$  innen 68 mm

Material Deckglas Acryl


Gewicht  $\leq 100$  g

Material Aluminium (eloxiert, schwarz)


#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max. 50 °C

### Masszeichnung

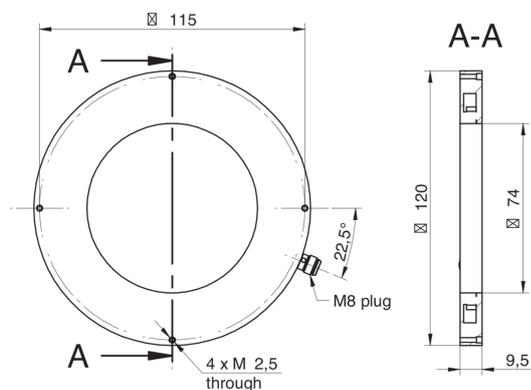

## Steckerbelegungen

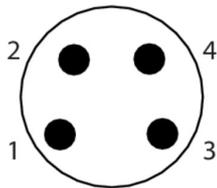

M8	signal
1:	LED +24V (pulsing 24-48 V)
2:	N.C.
3:	LED - (GND)
4:	N.C.