

ZVI-HIGHLIGHT80_24VDC_WEIß

HI-LIGHT-80 weiss 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnummer: 11130181

Auf einen Blick

- Blitzbares LED Durchlicht
- weiss
- diffus
- Abstrahlwinkel 80°
- 24V
- M8/4-pol Anschluss
- Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Büchner Lichtsysteme GmbH

Beleuchtungsdaten

Farbe weiss
Lichtcharakteristik diffus

Elektrische Daten

Polzahl 4
Beleuchtungsanschluss • M8 Stecker
Stromstärke 0,35 A
Stromstärke im Blitz-Betrieb ≤ 0,8 A
Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V

Elektrische Daten

Duty Cycle 0-10%
Maximale Blitzdauer 1 ms


Mechanische Daten

Bauform Durchlicht
Abmessungen 87 mm × 87 mm × 20 mm
Material Deckglas Acryl
Gewicht ≤ 180 g
Material Aluminium (kugelgestrahlt, eloxiert)


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max. 50 °C

Masszeichnung

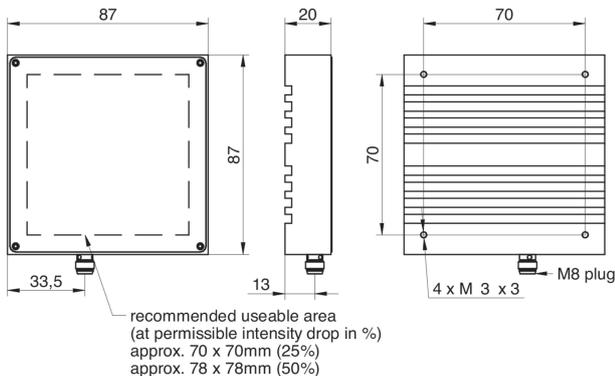

Steckerbelegungen

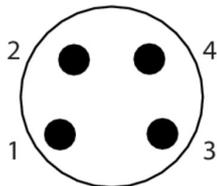

M8	signal
1:	LED +24V (pulsing 24-48 V)
2:	N.C.
3:	LED - (GND)
4:	N.C.