

## ZVI-HIGHLIGHT120\_24VDC\_WEIß

HI-LIGHT-120 weiss 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnummer: 11130182

### Auf einen Blick

- Blitzbares LED Durchlicht
- weiss
- diffus
- Abstrahlwinkel 120°
- 24V
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Abmessungen: 127 mm × 127 mm × 20 mm Gehäuse



### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Hersteller Büchner Lichtsysteme GmbH

#### Beleuchtungsdaten

Farbe weiss  
Lichtcharakteristik diffus

#### Elektrische Daten

Polzahl 4  
Beleuchtungsanschluss • M8 Stecker  
Stromstärke 0,6 A  
Stromstärke im Blitz-Betrieb ≤ 1,3 A  
Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V

#### Elektrische Daten

Duty Cycle 0-10%  
Maximale Blitzdauer 1 ms


#### Mechanische Daten

Bauform Durchlicht  
Abmessungen 127 mm × 127 mm × 20 mm  
Höhe 9,5 mm  
Material Deckglas Acryl  
Gewicht ≤ 355 g  
Material Aluminium (kugelgestrahlt, eloxiert)

#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max. 50 °C

## Steckerbelegungen

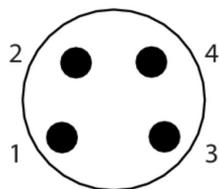

M8	signal
1:	LED +24V (pulsing 24-48 V)
2:	N.C.
3:	LED - (GND)
4:	N.C.