

ZVI-TOPLIGHT80_24VDC_rot617nm_30°

ZVI-TOPLIGHT80_24VDC_rot617nm_30°

Artikelnummer: 11135012

Auf einen Blick

- Blitzbare LED Flächenbeleuchtung
- rot (617 nm)
- Abstrahlwinkel 30°
- 24 V
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Büchner Lichtsysteme GmbH

Beleuchtungsdaten

Farbe rot (617 nm)

Elektrische Daten

Polzahl 4

Beleuchtungsanschluss • M8 Stecker

Stromstärke 0,28 A

Stromstärke im Blitz-Betrieb ≤ 0,85 A

Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V

Elektrische Daten

Duty Cycle 0-10%

Maximale Blitzdauer 1 ms

Mechanische Daten

Bauform Flächenbeleuchtung

Abmessungen 87 mm × 87 mm × 20 mm


Gewicht ≤ 180 g

Material Aluminium (kugelgestrahlt, eloxiert)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max. 50 °C

Steckerbelegungen

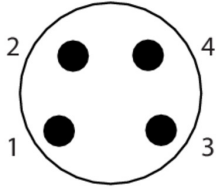

M8 **signal**

1: **LED +24V (pulsing 24-48 V)**

2: **N.C.**

3: **LED - (GND)**

4: **N.C.**