

ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30°

TOP-LINE-D1 rot 617nm 30° 24VDC M8 1-kanalig

Artikelnummer: 11130187

Auf einen Blick

- Blitzbare LED Lichtleiste
- rot (617 nm)
- Abstrahlwinkel 30°
- 24 V
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Büchner Lichtsysteme GmbH

Beleuchtungsdaten

Farbe rot (617 nm)

Elektrische Daten

Polzahl 4
 Beleuchtungsanschluss • M8 Stecker
 Stromstärke 0,2 A
 Stromstärke im Blitz-Betrieb ≤ 0,2 A
 Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V

Elektrische Daten

Duty Cycle 0-10%
 Maximale Blitzdauer 1 ms


Mechanische Daten

Bauform Lichtleiste
 Abmessungen 78 mm × 25 mm × 23 mm
 Material Deckglas Acryl
 Gewicht ≤ 80 g
 Material Aluminium (eloxiert)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max. 50 °C

Masszeichnung

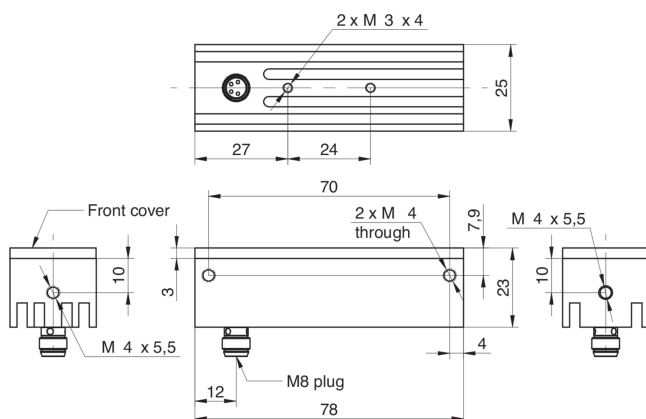


ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30°

TOP-LINE-D1 rot 617nm 30° 24VDC M8 1-kanalig

Artikelnummer: 11130187

Steckerbelegungen

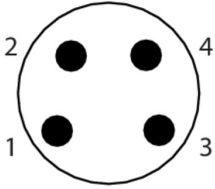

M8 signal

1: LED +24V (pulsing 24-48 V)

2: N.C.

3: LED - (GND)

4: N.C.