

ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120°

TOP-LINE-D1 SH weiss 120° 24VDC M8 1-kanalig

Artikelnummer: 11130186

Auf einen Blick

- Blitzbare LED Lichtleiste
- SH weiss
- Abstrahlwinkel 120°
- 24 V
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller BÜCHNER Lichtsysteme GmbH

Beleuchtungsdaten

Farbe SH weiß

Elektrische Daten

Polzahl 4
 Beleuchtungsanschluss • M8 Stecker
 Stromstärke 0,3 A
 Stromstärke im Blitz-Betrieb ≤ 0,42 A
 Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V

Elektrische Daten

Duty Cycle 0-10%
 Maximale Blitzdauer 1 ms


Mechanische Daten

Bauform Lichtleiste
 Abmessungen 78 mm × 25 mm × 23 mm
 Material Deckglas Acryl
 Gewicht ≤ 80 g
 Material Aluminium (eloxiert)


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max. 50 °C

Masszeichnung

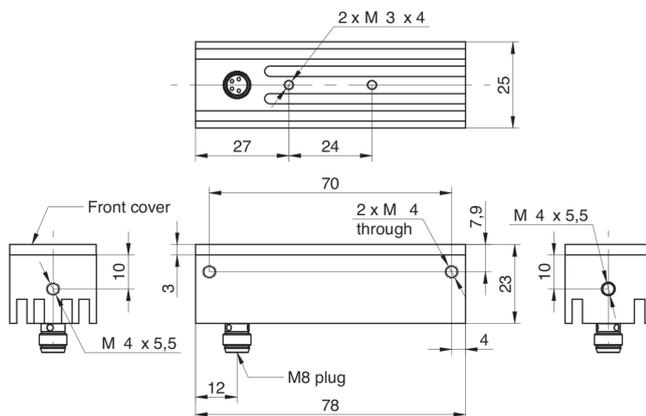

Steckerbelegungen

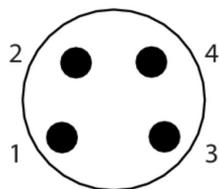

M8	signal
1:	LED +24V (pulsing 24-48 V)
2:	N.C.
3:	LED - (GND)
4:	N.C.