

# ZVI-TOPLINED1\_24VDC\_WEIß\_120°

TOP-LINE-D1 weiss 120° 24VDC M8 1-kanalig

Artikelnummer: 11130185

## Auf einen Blick

- Blitzbare LED Lichtleiste
- weiss
- Abstrahlwinkel 120°
- 24 V
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Hersteller BUCHNER Lichtsysteme GmbH

### Beleuchtungsdaten

Farbe weiss

### Elektrische Daten

Polzahl	4
Beleuchtungsanschluss	• M8 Stecker
Stromstärke	0,2 A
Stromstärke im Blitz-Betrieb	≤ 0,27 A
Spannung im Blitz-Betrieb	≤ 48 V

### Elektrische Daten

Duty Cycle 0-10%

Maximale Blitzdauer 1 ms


### Mechanische Daten

Bauform	Lichtleiste
Abmessungen	78 mm × 25 mm × 23 mm
Material Deckglas	Acryl
Gewicht	≤ 80 g
Material	Aluminium (eloxiert)


### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max. 50 °C

## Masszeichnung

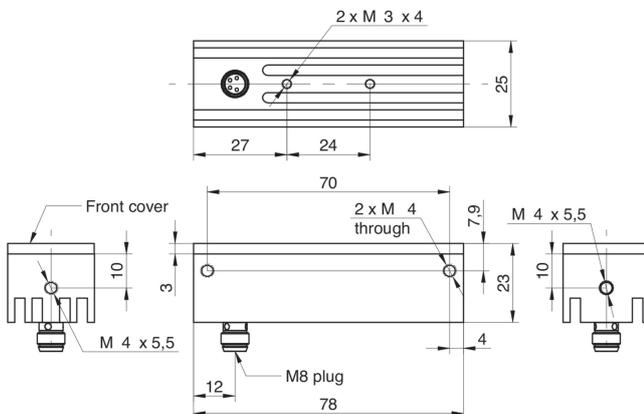

## Steckerbelegungen

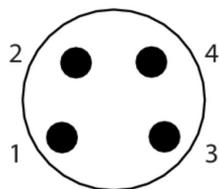

M8	signal
1:	LED +24V (pulsing 24-48 V)
2:	N.C.
3:	LED - (GND)
4:	N.C.