

ESG 34JP0200G

Anschlusskabel M12/12-polig <i>VeriSens</i>®

Artikelnummer: 11048452

Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel
- M12/12-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 2,0 m



Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|------------|---|
| Schirmung | ja |
| Polzahl | 12 |
| Anschlüsse | M12 Buchse, verschraubbar offene Enden |

Mechanische Daten

| | |
|---------------------------|---------|
| Min. Biegeradius statisch | 44 mm |
| Min. Biegeradius bewegt | 88 mm |
| Biegezyklen | 2000000 |
| Einsatz in Schleppkette | Ja |
| Kabellänge [m] | 2 m |

Mechanische Daten

| | |
|----------|---------|
| Gewicht | ≤ 210 g |
| Material | PUR |

Schnittstelle

| | |
|--------------------|----------------------|
| Datenschnittstelle | Prozessschnittstelle |
|--------------------|----------------------|

Umgebungsbedingungen


| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Brandbeständigkeit | DIN EN 60332-1-2 und VW-1 |
| Halogenfreiheit | DIN EN 50267-2-1 |
| Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-2-1 |
| Betriebstemperatur (statisch) | -30 ... +80 °C |
| Schutzart | IP 65/67 (kameraseitig) |

ESG 34JP0200G

Anschlusskabel M12/12-polig <i>VeriSens</i>®

Artikelnummer: 11048452

Steckerbelegungen

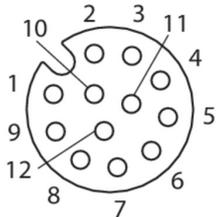

| M12 | color | M12 | color |
|-----|-------|-----|-------|
| 1: | BN | 7: | BK |
| 3: | WH | 10: | VT |
| 6: | YE | 9: | RD |
| 4: | GN | 2: | BU |
| 5: | PK | 11: | GYPK |
| 8: | GY | 12: | RDBU |