

ESW 33JP0200G

Anschlusskabel M12/12-polig <i>VeriSens</i>®

Artikelnummer: 11048456

Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel
- 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 2,0 m



Technische Daten

Elektrische Daten

Schirmung	ja
Polzahl	12
Anschlüsse	M12 Buchse, gewinkelt, verschraubbar offene Enden

Mechanische Daten

Min. Biegeradius statisch	44 mm
Min. Biegeradius bewegt	88 mm
Biegezyklen	2000000
Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	2 m

Mechanische Daten

Gewicht	≤ 210 g
Material	PUR, PVC-frei, halogenfrei

Schnittstelle

Datenschnittstelle	Prozessschnittstelle
--------------------	----------------------

Umgebungsbedingungen


Brandbeständigkeit	DIN EN 60332-1-2 und VW-1
Halogenfreiheit	DIN EN 50267-2-1
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1
Betriebstemperatur (statisch)	-30 ... +80 °C
Schutzart	IP 65/67 (kameraseitig)

ESW 33JP0200G

Anschlusskabel M12/12-polig <i>VeriSens</i>®

Artikelnummer: 11048456

Steckerbelegungen

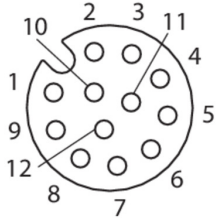

M12	color	M12	color
1:	BN	7:	BK
3:	WH	10:	VT
6:	YE	9:	RD
4:	GN	2:	BU
5:	PK	11:	GYPK
8:	GY	12:	RDBU