

KSW 33A/KSG45AP0200G/E

90° gewinkeltes Ethernetkabel, 2 m

Artikelnummer: 11048592

Auf einen Blick

- Geschirmtes Ethernetkabel
- 90° gewinkelter M12/4-pol Stecker auf RJ45
- Länge 2,0 m



Technische Daten

Elektrische Daten

Polzahl 4

Mechanische Daten

Min. Biegeradius statisch 26 mm

Min. Biegeradius bewegt 52 mm

Einsatz in Schleppkette Nein

Kabellänge [m] 2 m

Gewicht ≤ 118 g

Material PUR

Schnittstelle

Datenschnittstelle Ethernet

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit DIN EN 60332-1-2


Halogenfreiheit IEC 60754-1

Ölbeständigkeit DIN EN 60811-2-1

Betriebstemperatur (statisch) -20 ... +80 °C

Schutzart IP 65/67 (kameraseitig)

Steckerbelegungen

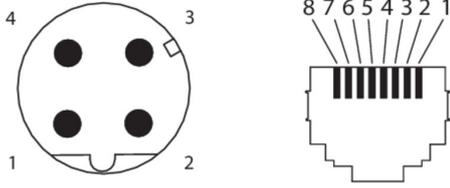

M12 RJ45

1:	1
3:	2
2:	3
4:	6