


Z-ESG 32DH1000G

Geschirmtes Kabel 6-polig, 10,0 m

Artikelnummer: 11105006

Auf einen Blick

- Geschirmtes Prozess Interface und Stromversorgungskabel für Baumer *VisiLine*® Kameras
- M8/6-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m

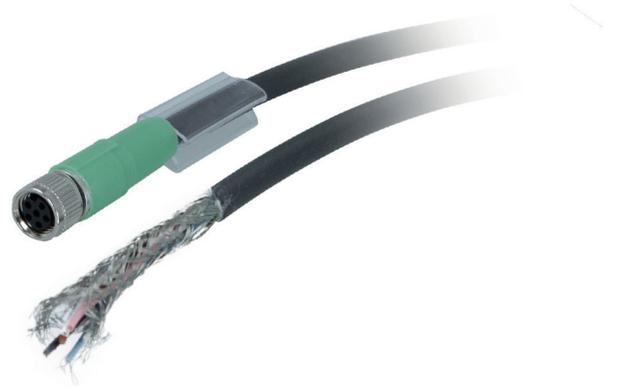

Technische Daten

Elektrische Daten

Schirmung	ja
Polzahl	6
Anschlüsse	M8 Buchse, verschraubbar

Mechanische Daten

Min. Biegeradius statisch	52 mm
Min. Biegeradius bewegt	52 mm
Biegezyklen	4000000
Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	10 m
Gewicht	≤ 382 g

Mechanische Daten

Material	PUR, halogenfrei
----------	------------------

Schnittstelle

Datenschnittstelle	Prozessschnittstelle
--------------------	----------------------

Umgebungsbedingungen


Brandbeständigkeit	DIN UL-Style 20549
Halogenfreiheit	DIN VDE 0472 Teil 815
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1
Betriebstemperatur (statisch)	-5 ... +80 °C
Schutzart	IP 65/67 (kameraseitig)

Z-ESG 32DH1000G

Geschirmtes Kabel 6-polig, 10,0 m

Artikelnummer: 11105006

Steckerbelegungen

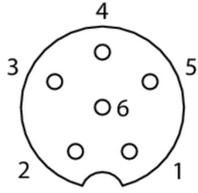

M8	color	M8	color
1:	BN	4:	BK
2:	WH	5:	GY
3:	BU	6:	PK