

## Z-ESG 32FP1000G

Geschirmtes Kabel 8-polig, weiblich, 10,0 m

Artikelnummer: 11138385

### Auf einen Blick

- Geschirmtes Prozess Interfacekabel
- M8/8-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m



### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Schirmung	ja
Polzahl	8
Anschlüsse	M8 Buchse, verschraubbar offene Enden

#### Mechanische Daten

Min. Biegeradius statisch	29,5 mm
Min. Biegeradius bewegt	59 mm
Biegezyklen	2000000
Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	10 m
Gewicht	≤ 490 g

#### Mechanische Daten

Material	PUR
----------	-----

#### Schnittstelle

Datenschnittstelle	Prozessschnittstelle
--------------------	----------------------

#### Umgebungsbedingungen


Brandbeständigkeit	UL 758/1581 (horizontal) UL 758/1581 FT2
Halogenfreiheit	DIN VDE 0472 Teil 815 EN 50267-2-1
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 100°C
Betriebstemperatur (statisch)	-25 ... +80 °C
Schutzart	IP 67 (kameraseitig)

## Z-ESG 32FP1000G

Geschirmtes Kabel 8-polig, weiblich, 10,0 m

Artikelnummer: 11138385

### Steckerbelegungen

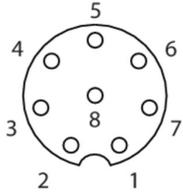

M8	wire color	M8	wire color
1:	WH	5:	GY
2:	BN	6:	PK
3:	GN	7:	BU
4:	YE	8:	RD