

Auf einen Blick

- Geschirmtes Stromversorgungskabel
- M8/3-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 1,0 m



Technische Daten

Elektrische Daten

Schirmung	ja
Polzahl	3
Anschlüsse	M8 Buchse, verschraubbar offene Enden

Mechanische Daten

Min. Biegeradius bewegt	48 mm
Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	1 m
Gewicht	≤ 35 g

Mechanische Daten

Material	PUR
----------	-----


Schnittstelle

Datenschnittstelle	Prozessschnittstelle
--------------------	----------------------

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit	VDE0472 Teil 804/B
Ölbeständigkeit	VDE 0472 Teil 803
Betriebstemperatur (stationär)	-50 ... +80 °C
Schutzart	IP 67 (kameraseitig)

Steckerbelegungen

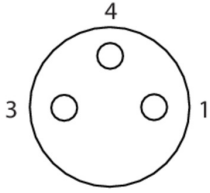

M8	color
1:	BN
4:	BK
3:	BU