

**Auf einen Blick**

- Blitzbare LED Lichtleiste
- weiss
- diffus
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 1 m
- Abmessungen: 158 mm × 17 mm × 20 mm Gehäuse



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG

**Beleuchtungsdaten**

Farbe weiss  
Lichtcharakteristik diffus  
Beleuchtungsmodus blitzbar

**Elektrische Daten**

Anschlüsse M8/4-pol Stecker  
Beleuchtungssteuerung spannungsgesteuert (mit integriertem Vorwiderstand)  
Stromstärke 0,32 A  
Stromstärke im Blitz-Betrieb ≤ 0,8 A  
Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V  
Duty Cycle 0-10%  
Maximale Blitzdauer 10 ms


**Mechanische Daten**

Bauform Lichtleiste  
Abmessungen 17 mm × 158 mm  
Höhe 20 mm  
Abmessungen Leuchtende Fläche 148 mm × 13 mm  
Material Deckglas Acryl  
Kabellänge [m] 1 m  
Gewicht ≤ 110 g  
Material Metall


**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur 0 ... +35 °C  
Luftfeuchte 20% - 85%  
Schutzart IP 30

**Masszeichnung**

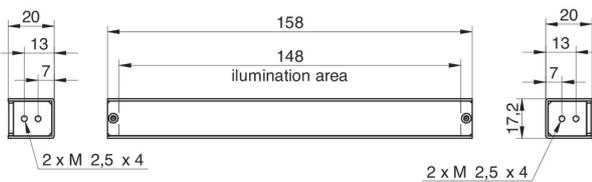

## Steckerbelegungen

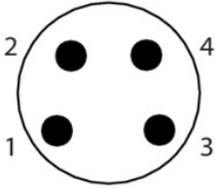

---

M8      signal

---

1:      LED +24V (pulsing 24-48 V)

---

2:      N.C.

---

3:      LED - (GND)

---

4:      N.C.

---