

Auf einen Blick

- Blitzbares LED Durchlicht
- weiss
- diffus
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 1 m
- Abmessungen: 216 mm × 226 mm × 23,5 mm Gehäuse



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG

Beleuchtungsdaten

Farbe weiss
Lichtcharakteristik diffus
Beleuchtungsmodus blitzbar

Elektrische Daten

Anschlüsse M8/4-pol Stecker
Beleuchtungssteuerung spannungsgesteuert (mit integriertem Vorwiderstand)
Stromstärke 1,12 A
Stromstärke im Blitz-Betrieb ≤ 2,8 A
Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V
Duty Cycle 0-10%

Elektrische Daten

Maximale Blitzdauer 10 ms


Mechanische Daten

Bauform Durchlicht
Abmessungen 116 mm × 228 mm
Höhe 23,5 mm
Abmessungen Leuchtende Fläche 102 mm × 202 mm
Kabellänge [m] 1 m
Gewicht ≤ 1100 g
Material Aluminium

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +35 °C
Luftfeuchte 20% - 85%
Schutzart IP 50

Steckerbelegungen

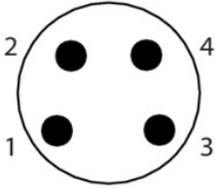

M8 signal

1: LED +24V (pulsing 24-48 V)

2: N.C.

3: LED - (GND)

4: N.C.
