

FLDM-i100-W

Artikelnummer: 11086541

Auf einen Blick

- Blitzbare LED Dombelichtung
- weiss
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 0,3 m
- Durchmesser: 130 mm



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG

Beleuchtungsdaten

Farbe weiss
Beleuchtungsmodus blitzbar

Elektrische Daten

Anschlüsse M8/4-pol Stecker
Beleuchtungssteuerung spannungsgesteuert (mit integriertem Vorwiderstand)
Stromstärke 0,2 A
Stromstärke im Blitz-Betrieb $\leq 1,25$ A
Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V
Duty Cycle 0-10%
Maximale Blitzdauer 10 ms


Mechanische Daten

Bauform Dombelichtung
Abmessungen \varnothing 130 mm
Höhe 61 mm
Abmessungen Leuchtende Fläche \varnothing außen 80 mm \varnothing innen 25 mm
Kabellänge [m] 0,3 m
Gewicht ≤ 230 g
Material Aluminium


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +35 °C
Luftfeuchte 20% - 85%
Schutzart IP 30

Masszeichnung

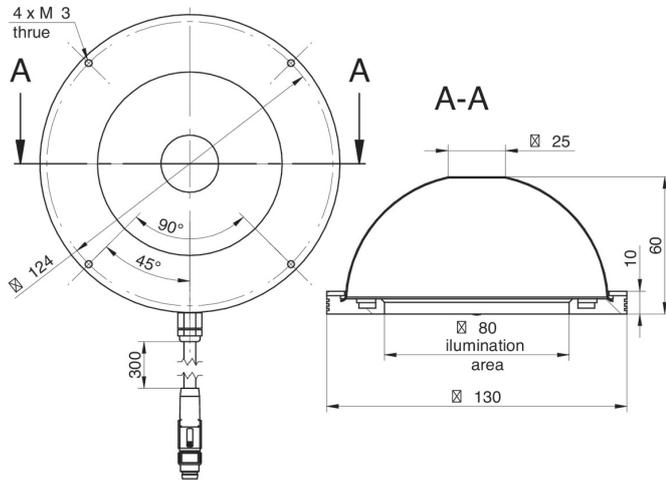

Steckerbelegungen

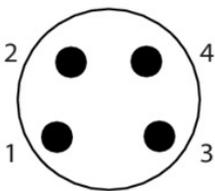

M8	signal
1:	LED +24V (pulsing 24-48 V)
2:	N.C.
3:	LED - (GND)
4:	N.C.