

**Auf einen Blick**

- Blitzbares LED Ringlicht
- weiss
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 0,3 m
- Durchmesser: 94 mm



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG

**Beleuchtungsdaten**

Farbe weiss  
Lichtcharakteristik klar  
Beleuchtungsmodus blitzbar

**Elektrische Daten**

Anschlüsse M8/4-pol Stecker  
Beleuchtungssteuerung spannungsgesteuert (mit integriertem Vorwiderstand)  
Stromstärke 0,56 A  
Stromstärke im Blitz-Betrieb ≤ 1,4 A  
Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V  
Duty Cycle 0-10%

**Elektrische Daten**

Maximale Blitzdauer 10 ms


**Mechanische Daten**

Bauform Ringlicht  
Abmessungen Ø 93,5 mm  
Höhe 24,6 mm  
Abmessungen Leuchtende Fläche Ø außen 87,5 mm Ø innen 50 mm  
Kabellänge [m] 0,3 m  
Gewicht ≤ 200 g  
Material Aluminium


**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur 0 ... +35 °C  
Luftfeuchte 20% - 85%  
Schutzart IP 30

**Masszeichnung**

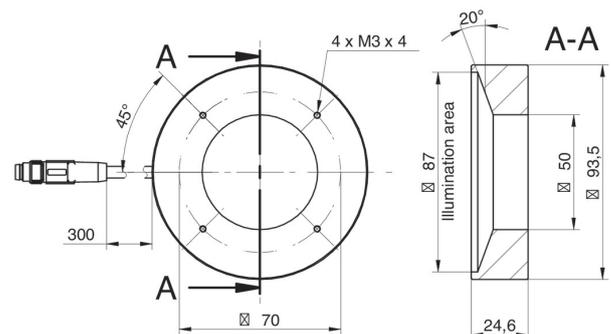

**Steckerbelegungen**

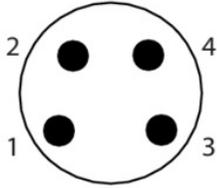

---

M8    signal

---

1:    LED +24V (pulsing 24-48 V)

---

2:    N.C.

---

3:    LED - (GND)

---

4:    N.C.

---