

ZVI-HIGHLIGHT80_24VDC_WEIß

HI-LIGHT-80 weiss 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnummer: 11130181

Auf einen Blick

- Blitzbares LED Durchlicht
- weiss
- diffus
- Abstrahlwinkel 80°
- 24V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss
- Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Büchner Lichtsysteme GmbH

Beleuchtungsdaten

Farbe weiß
Lichtcharakteristik diffus
Beleuchtungsmodus blitzbar

Elektrische Daten

Anschlüsse M8/4-pol Stecker
Beleuchtungssteuerung spannungsgesteuert (mit integriertem Vorwiderstand)
Stromstärke 0,35 A
Stromstärke im Blitz-Betrieb ≤ 0,8 A

Elektrische Daten

Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V
Duty Cycle 0-10%
Maximale Blitzdauer 1 ms


Mechanische Daten

Bauform Durchlicht
Abmessungen 87 mm × 87 mm × 20 mm
Material Deckglas Acryl
Gewicht ≤ 180 g
Material Aluminium (kugelgestrahlt, eloxiert)


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max. 50 °C

Masszeichnung

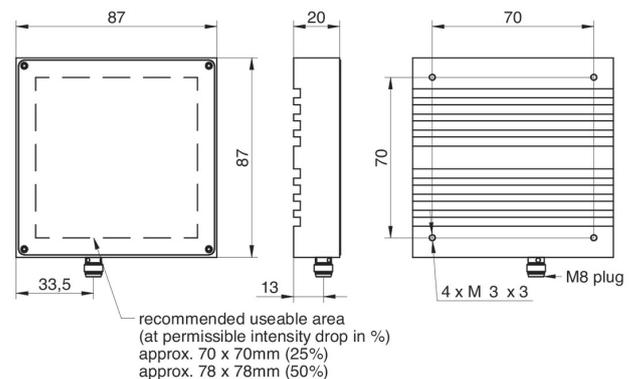

Steckerbelegungen

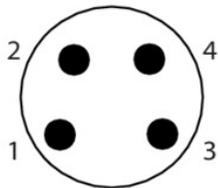

M8 signal

1: LED +24V (pulsing 24-48 V)

2: N.C.

3: LED - (GND)

4: N.C.