

Auf einen Blick

- Geschirmtes Verlängerungskabel
- gerade M8/4-pol Buchse auf geraden M8/4-pol Stecker
- Länge 0,3 m
- Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb



Technische Daten

Elektrische Daten

Polzahl	4
Anschlüsse	M8 Stecker, verschraubbar M8 Buchse, verschraubbar

Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius statisch	22 mm
Min. zulässiger Biegeradius bewegt	44 mm
Biegezyklen	4000000
Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	0,3 m


Mechanische Daten

Gewicht	≤ 18 g
Material	PUR, halogenfrei

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit	DIN UL-Style 20549
Halogenfreiheit	DIN VDE 0472 Teil 815
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1
Betriebstemperatur (statisch)	-40 ... +80 °C
Betriebstemperatur (bewegt)	-25 ... +80 °C

Steckerbelegungen

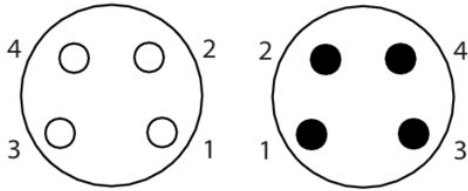

M8	M8
1:	1
4:	4
3:	3
2:	2