

ESG 32A/KSG32AH0150G

Verlängerungskabel f. Beleuchtung

Artikelnummer: 11088882

Auf einen Blick

- Geschirmtes Verlängerungskabel
- gerade M8/4-pol Buchse auf geraden M8/4-pol Stecker
- Länge 1,5 m
- Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb



Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|------------|---|
| Polzahl | 4 |
| Anschlüsse | M8 Stecker, verschraubbar M8 Buchse, verschraubbar |

Mechanische Daten

| | |
|-------------------------|--------|
| Einsatz in Schleppkette | Ja |
| Kabellänge [m] | 1,5 m |
| Gewicht | ≤ 75 g |


Mechanische Daten

| | |
|----------|------------------|
| Material | PUR, halogenfrei |
|----------|------------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Brandbeständigkeit | DIN UL-Style 20549 |
| Halogenfreiheit | DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Betriebstemperatur (statisch) | -40 ... +80 °C |
| Betriebstemperatur (bewegt) | -25 ... +80 °C |

Steckerbelegungen

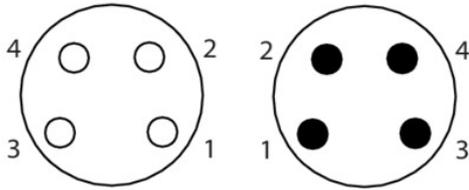

| M8 | M8 |
|----|----|
| 1: | 1 |
| 4: | 4 |
| 3: | 3 |
| 2: | 2 |