


ESG 32AH0200G

Anschlusskabel externe Beleuchtung

Artikelnummer: 10163693

Auf einen Blick

- Geschirmtes Adapterkabel zum Anschluss von Beleuchtungen an externe Stromversorgung
- gerade M8/4-pol Buchse auf offene Kabelenden
- Länge 2,0 m
- Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb

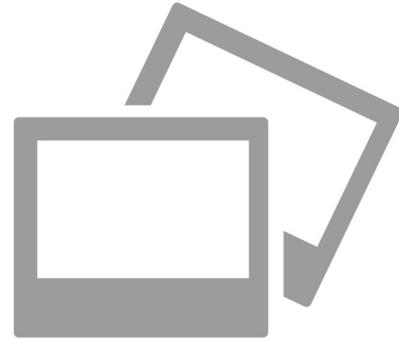

Technische Daten

Elektrische Daten

Polzahl	4
Anschlüsse	M8 Buchse, verschraubbar offene Enden

Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius statisch	24 mm
Min. zulässiger Biegeradius bewegt	48 mm
Biegezyklen	10000000
Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	2 m

Mechanische Daten

Gewicht	≤ 65 g
Material	PUR, halogenfrei

Umgebungsbedingungen


Brandbeständigkeit	DIN EN 60332-2-2 (20s)
Halogenfreiheit	DIN VDE 0472 Teil 815
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1
Betriebstemperatur (statisch)	-40 ... +80 °C
Betriebstemperatur (bewegt)	-25 ... +80 °C
Schutzart	IP 65/67 (kameraseitig)

ESG 32AH0200G

Anschlusskabel externe Beleuchtung

Artikelnummer: 10163693

Steckerbelegungen

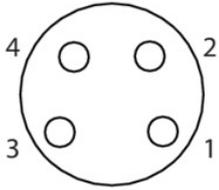

M8	color
----	-------

1:	BN
----	----

2:	WH
----	----

4:	BK
----	----

3:	BU
----	----
