

Auf einen Blick

- Prozess Interfacekabel
- M8/8-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m
- Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb



Technische Daten

Elektrische Daten

Schirmung	nein
Polzahl	8
Anschlüsse	M8 Buchse, verschraubbar offene Enden

Mechanische Daten

Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	5 m

Mechanische Daten

Gewicht	≤ 156 g
Material	PUR


Schnittstelle

Datenschnittstelle	Prozessschnittstelle
--------------------	----------------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur (statisch)	-40 ... +90 °C
-------------------------------	----------------

Steckerbelegungen

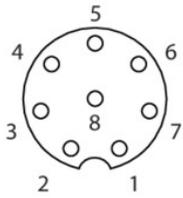

M8	wire color	M8	wire color
1:	WH	5:	GY
2:	BN	6:	PK
3:	GN	7:	BU
4:	YE	8:	RD