

Auf einen Blick

- Geschirmtes Prozess Interface- und Stromversorgungskabel für Baumer *VisiLine*® IP Kameras
- M12/8-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m
- Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb



Technische Daten

Elektrische Daten

Schirmung	ja
Polzahl	8
Anschlüsse	M12 Buchse, verschraubbar offene Enden

Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius statisch	48 mm
Min. zulässiger Biegeradius bewegt	59 mm
Biegezyklen	4000000
Einsatz in Schleppkette	Ja

Mechanische Daten

Kabellänge [m]	5 m
Gewicht	≤ 284 g
Material	PUR


Schnittstelle

Datenschnittstelle	Prozessschnittstelle
--------------------	----------------------

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit	UL FT-2
Betriebstemperatur (statisch)	-25 ... +80 °C
Schutzart	IP 65/67 (kameraseitig)

Steckerbelegungen

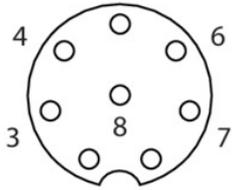

M12	color	M12	color
1:	WH	5:	GY
2:	BN	6:	PK
3:	GN	7:	BU
4:	YE	8:	RD