


## Auf einen Blick

- Geschirmtes Stromversorgungskabel
- 90° abgewinkelte M8/3-pol Buchse auf offene Enden
- Länge 2,0 m
- Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb

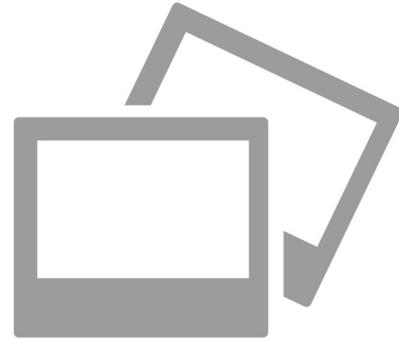

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Schirmung	ja
Polzahl	3
Anschlüsse	M8 Buchse, gewinkelt, verschraubbar offene Enden

### Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius statisch	22
Min. zulässiger Biegeradius bewegt	44 mm
Biegezyklen	10000000
Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	2 m

### Mechanische Daten

Gewicht	≤ 58 g
Material	PUR, halogenfrei


### Schnittstelle

Datenschnittstelle	Prozessschnittstelle
--------------------	----------------------

### Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit	DIN EN 60332-2-2 (20s)
Halogenfreiheit	DIN VDE 0472 Teil 815
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1
Betriebstemperatur (sta- tisch)	-25 ... +80 °C
Schutzart	IP 67 (kameraseitig)

## Steckerbelegungen

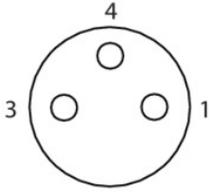

---

M8	color
----	-------

---

1:	BN
----	----

---

4:	BK
----	----

---

3:	BU
----	----

---