


Auf einen Blick

- Geschirmtes Ethernetkabel
- gerader M12/4-pol Stecker auf RJ45
- Länge 10,0 m
- Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb

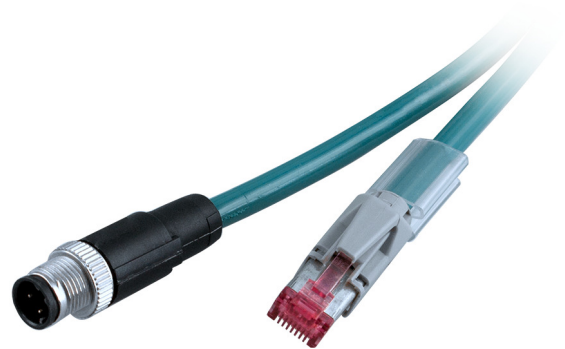

Technische Daten

Elektrische Daten

Polzahl	4
Anschlüsse	M12 Stecker, verschraubbar RJ45

Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius statisch	26 mm
Min. zulässiger Biegeradius bewegt	52 mm
Einsatz in Schleppkette	Nein
Kabellänge [m]	10 m
Gewicht	≤ 575 g

Mechanische Daten

Material	PUR
----------	-----


Schnittstelle

Datenschnittstelle	Ethernet
--------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit	DIN EN 60332-1-2
Halogenfreiheit	IEC 60754-1
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1
Betriebstemperatur (sta- tisch)	-20 ... +80 °C
Schutzart	IP 65/67 (kameraseitig)

Steckerbelegungen

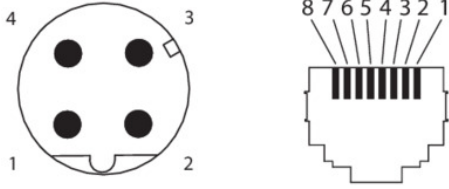

M12 RJ45

1:	1
3:	2
2:	3
4:	6