

## Auf einen Blick

- Geschirmtes Ethernetkabel
- 90° gewinkelter M12/4-pol Stecker auf RJ45
- Länge 2,0 m
- Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Polzahl 4

### Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius statisch 26 mm

Min. zulässiger Biegeradius bewegt 52 mm

Einsatz in Schleppkette Nein

Kabellänge [m] 2 m

Gewicht  $\leq 118$  g

Material PUR

### Schnittstelle

Datenschnittstelle Ethernet

### Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit DIN EN 60332-1-2


Halogenfreiheit IEC 60754-1

Ölbeständigkeit DIN EN 60811-2-1

Betriebstemperatur (statisch) -20 ... +80 °C

Schutzart IP 65/67 (kameraseitig)

**Steckerbelegungen**

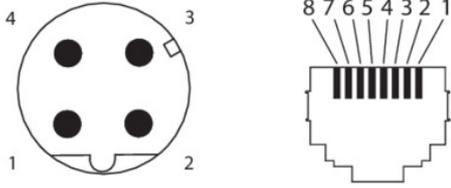

M12 RJ45

1: 1

3: 2

2: 3

4: 6