

Z-ESG 32FP1000G

Geschirmtes Kabel 8-polig, weiblich, 10,0 m

Artikelnummer: 11138385

Auf einen Blick

- Geschirmtes Prozess Interfacekabel
- M8/8-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m
- Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb



Technische Daten

Elektrische Daten

Schirmung	ja
Polzahl	8
Anschlüsse	M8 Buchse, verschraubbar offene Enden

Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius statisch	29,5 mm
Min. zulässiger Biegeradius bewegt	59 mm
Biegezyklen	2000000
Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	10 m

Mechanische Daten

Gewicht	≤ 490 g
Material	PUR

Schnittstelle

Datenschnittstelle	Prozessschnittstelle
--------------------	----------------------

Umgebungsbedingungen


Brandbeständigkeit	UL 758/1581 (horizontal) UL 758/1581 FT2
Halogenfreiheit	DIN VDE 0472 Teil 815 EN 50267-2-1
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 100°C
Betriebstemperatur (sta- tisch)	-25 ... +80 °C
Schutzart	IP 67 (kameraseitig)

Z-ESG 32FP1000G

Geschirmtes Kabel 8-polig, weiblich, 10,0 m

Artikelnummer: 11138385

Steckerbelegungen

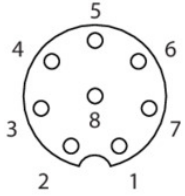

M8	wire color	M8	wire color
1:	WH	5:	GY
2:	BN	6:	PK
3:	GN	7:	BU
4:	YE	8:	RD