

Z-KSG 32SH1000G

Geschirmtes Kabel 3-polig, 10,0 m

Artikelnummer: 11105267

Auf einen Blick

- Geschirmtes Prozess Interfacekabel für Baumer VisiLine Kameras
- M8/3-pol Stecker auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m
- Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb



Technische Daten

Elektrische Daten

Schirmung	ja
Polzahl	3
Anschlüsse	M8 Stecker, verschraubbar

Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius statisch	25 mm
Min. zulässiger Biegeradius bewegt	50 mm
Biegezyklen	4000000

Mechanische Daten

Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	10 m
Gewicht	≤ 344 g
Material	PUR, halogenfrei


Schnittstelle

Datenschnittstelle	Prozessschnittstelle
--------------------	----------------------

Umgebungsbedingungen

Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1
Schutzart	IP 65/67 (kameraseitig)

Steckerbelegungen

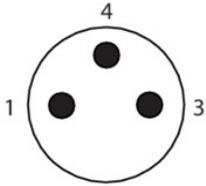

M8	color
----	-------

1:	BN
----	----

4:	BK
----	----

3:	BU
----	----
