

Z-ESG 32FP1000G

Geschirmtes Kabel 8-polig, weiblich, 10,0 m

Artikelnummer: 11138385

Auf einen Blick

- Geschirmtes Prozess Interfacekabel
- M8/8-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m
- Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb



Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|------------|--|
| Schirmung | ja |
| Polzahl | 8 |
| Anschlüsse | M8 Buchse, verschraubbar offene Enden |

Mechanische Daten

| | |
|---|---------|
| Min. zulässiger Biegeradius statisch | 29,5 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius bewegt | 59 mm |
| Biegezyklen | 2000000 |
| Einsatz in Schleppkette | Ja |
| Kabellänge [m] | 10 m |

Mechanische Daten

| | |
|----------|---------|
| Gewicht | ≤ 490 g |
| Material | PUR |

Schnittstelle

| | |
|--------------------|----------------------|
| Datenschnittstelle | Prozessschnittstelle |
|--------------------|----------------------|

Umgebungsbedingungen


| | |
|------------------------------------|---|
| Brandbeständigkeit | UL 758/1581 (horizontal) UL 758/1581 FT2 |
| Halogenfreiheit | DIN VDE 0472 Teil 815 EN 50267-2-1 |
| Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 100°C |
| Betriebstemperatur (sta- tisch) | -25 ... +80 °C |
| Schutzart | IP 67 (kameraseitig) |

Z-ESG 32FP1000G

Geschirmtes Kabel 8-polig, weiblich, 10,0 m

Artikelnummer: 11138385

Steckerbelegungen

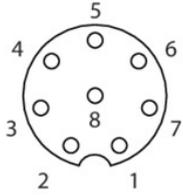

| M8 | wire color | M8 | wire color |
|----|------------|----|------------|
| 1: | WH | 5: | GY |
| 2: | BN | 6: | PK |
| 3: | GN | 7: | BU |
| 4: | YE | 8: | RD |