

Verbindungskabel Stecker M23 / Hinterwanddose

M23 (S2BG12/H2SG12), 5 m

Artikelnummer: 11066188

Auf einen Blick

- Geschirmtes Verbindungskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Hinterwanddose M23 (Stiftkontakte, 12-polig)



Technische Daten

Kabelspezifikationen



Werkstoff	Kabelmantel: PUR schwarz
Masse ca.	550 g
Kabellänge	5 m
Betriebstemperatur	-40...+100 °C (Kabel unbewegt) -25...+100 °C (Kabel bewegt)

Kabelspezifikationen

Aussendurchmesser	≈ 7,5 mm
Anschluss	Stecker M23, 12-polig Hinterwanddose M23 (Stiftkontakte, 12-polig)

Anschlussbelegung

Stecker S2BG12	Hinterwanddose H2SG12
Pin 5	Pin 5
Pin 6	Pin 6
Pin 8	Pin 8
Pin 1	Pin 1
Pin 3	Pin 3
Pin 4	Pin 4
Pin 12	Pin 12
Pin 10	Pin 10
Pin 2	Pin 2
Pin 11	Pin 11
Pin 7 (NC)	Pin 7 (NC)
Pin 9 (NC)	Pin 9 (NC)
Gehäuse/Schirm	Gehäuse/Schirm

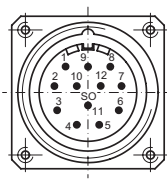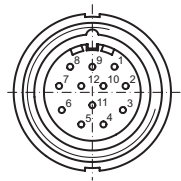

Abmessungen

Stecker Typ 2,
Buchsenkontakte, gerade,
12-polig, EMV
S2BG12

Hinterwanddose Typ 2,
Stiftkontakte, gerade,
12-polig, EMV
H2SG12

