

产品一览

- 4 mm
- PNP 常开 (NO)
- 2米电缆
- IP 67



图片与实际产品类似




技术数据

基本参数		电气参数	
安装方式	齐平	反极性保护	是
额定感应距离 Sn	4 mm	机械参数	
迟滞	3 ... 20 % Sr	类型	圆柱形 · 螺纹版
输出指示灯	红色LED	感应面材质	PBT
认证 / 证书	ATEX 3D	外壳材质	黄铜镀镍
电气参数		尺寸	12 mm
开关频率	2 kHz	外壳长度	30,4 mm
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC	连接方式	2米直接出线
最大电流消耗 (无负载)	10 mA	最大紧固扭矩	15 Nm (Front: 10 Nm)
输出电路	PNP常开	环境条件	
压降 Vd	< 2 VDC	防护等级	IP 67
输出电流	< 200 mA	安全最大值	
短路保护	是	标记	II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc X
		工作温度 Ta	-25 ... +65 °C

2022-11-09 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。

尺寸图

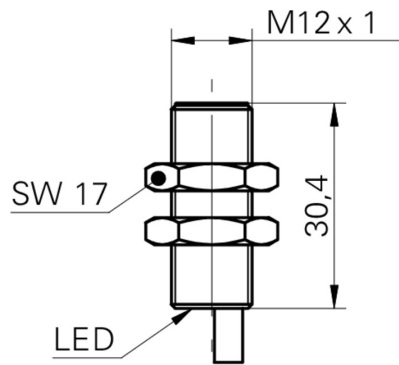

接线图

