

Auf einen Blick

- Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, linksdrehend (CCW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend, CW)
- EMV-Ausführung
- Temperaturbereich -40...+100 °C



Technische Daten

Technische Daten


Betriebstemperatur	-40...+100 °C
Aderquerschnitt	Max. 1 mm ²

Technische Daten

Kontaktanschlussart	Löt
Kabeleinlass	ø5...10 mm

Abmessungen

Stecker M23,
Buchsenkontakte,
gerade, 12-polig,
linksdrehend (CCW)

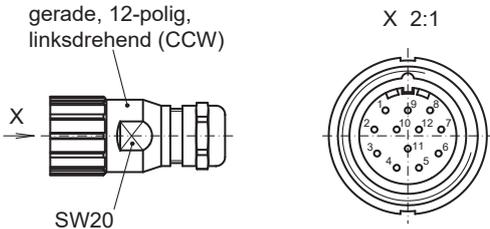

Geeignet für

EIL580-B - M23 CW, EIL580-SC - M23 CW, EIL580-SY - M23 CW,
EIL580-T - M23 CW