


# Verbindungskabel Stecker M23 (CCW) / Stecker D-SUB, 1 m

Artikelnummer: 11222570

## Auf einen Blick

- Verbindungskabel geschirmt mit Stecker M23, 12-polig, Buchsenkontakte, linksdrehend (CCW) auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte

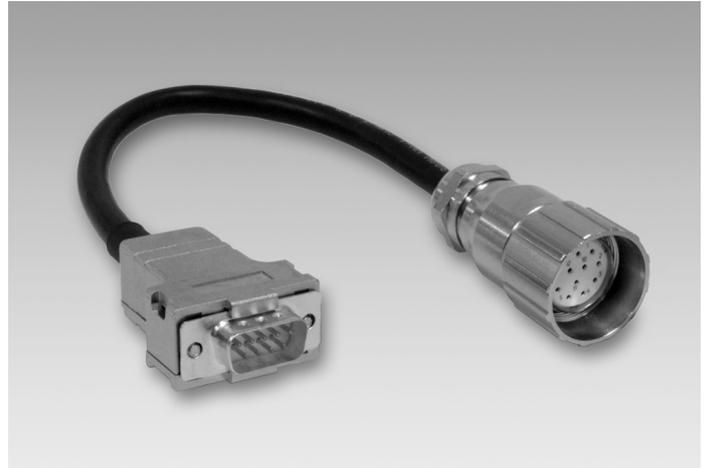

## Technische Daten

### Kabelspezifikationen

Masse ca.	175 g
Kabellänge	1 m
Betriebstemperatur	-10...+60 °C
Aussendurchmesser	≈ 7,5 mm


### Kabelspezifikationen

Anschluss	Stecker M23, 12-polig Stecker D-SUB, 9-polig
Schirm	Gemeinsame kapazitätsarme Abschirmung

## Anschlussbelegung


Stecker M23	Stecker D-SUB
Pin 5	Pin 1
Pin 6	Pin 6
Pin 8	Pin 2
Pin 1	Pin 7
Pin 3	Pin 3
Pin 4	Pin 8
Pin 12	Pin 4
Pin 10	Pin 5
Pin 2	NC
Pin 11	NC
Pin 9 (NC)	Pin 9 (NC)
Pin 7	NC
Gehäuse/Schirm	Gehäuse/Schirm

## Abmessungen

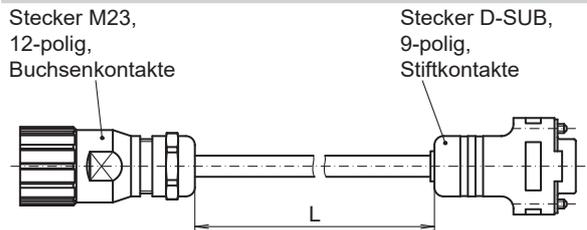


## Geeignet für

PC-Programming Tool Z-PA-EI-P, Handheld Programming Tool Z-PA-EI-H, EIL580P-B - M23 CW, EIL580P-SC - M23 CW, EIL580P-SY - M23 CW, EIL580P-T - M23 CW

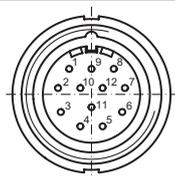

Stecker M23, Buchsenkontakte, 12-polig, linksdrehend (CCW)

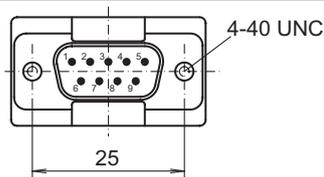

Stecker D-SUB, Stiftkontakte, 9-polig