

Anschlusskabel mit Hinterwanddose M23, 12-polig,

1 m

Artikelnummer: 11079089

Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Hinterwanddose M23, 12-polig
- UL/CSA-Zulassung
- Montage durch Kunde möglich



Technische Daten

Kabelspezifikationen

Masse ca.	140 g
Kabellänge	1 m

Kabelspezifikationen


Betriebstemperatur	-30...+100 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser	≈ 7 mm

Anschlussbelegung

Kupplung K21BG8	Hinterwanddose H2SK12
Pin 1	Pin 12
Pin 2	Pin 10
Pin 3	Pin 5
Pin 4	Pin 6
Pin 5	Pin 8
Pin 6	Pin 1
Pin 7	Pin 3
Pin 8	Pin 4
NC	Pin 2
NC	Pin 11
NC	Pin 7
NC	Pin 9
	Schirm/Gehäuse

Geeignet für

ATD2AH00, ITD21H00, ITD22H00, ITD22H00 SIL

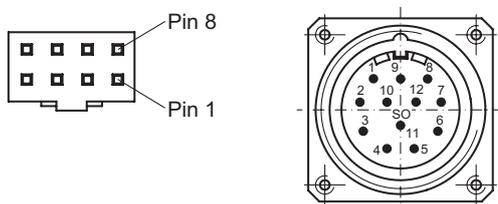

Abmessungen

Kupplung Typ 21, Buchsenkontakt, 8-polig K21BG8

Hinterwanddose Typ 2, Stiftkontakte, gerade, 12-polig H2SG12

