

Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung M12, 8-polig
- UL/CSA-Zulassung
- Temperaturbereich -20...+100 °C (-40...+100 °C bei fester Verlegung)
- Montage durch Kunde möglich



Technische Daten

Kabelspezifikationen


 
Masse ca.	85 g
Kabellänge	1 m

Kabelspezifikationen

Betriebstemperatur	-40...+100 °C (Kabel unbewegt)
	-20...+100 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser	≈ 7 mm

Anschlussbelegung


Kupplung K21BG8	Kupplung K10SG8
Pin 1	Pin 2
Pin 2	Pin 1
Pin 3	Pin 3
Pin 4	Pin 4
Pin 5	Pin 5
Pin 6	Pin 6
Pin 7	Pin 7
Pin 8	Pin 8
Schirm/Gehäuse	Schirm/Gehäuse

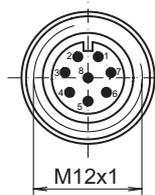

Abmessungen

Kupplung Typ 21,
Buchsenkontakt,
8-polig
K21BG8

Kupplung Typ 10,
Stiftkontakte, gerade,
8-polig
K10SG8

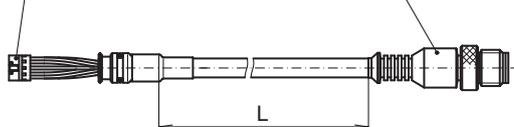

Geeignet für

ATD2AH00, ITD21H00, ITD22H00, ITD22H00 SIL