

Auf einen Blick

- Stecker gerade
- M12 , 5-polig, A-kodiert
- 0,14 - 1,5mm², 2,5 - 8mm



Technische Daten

Seite A

Kopf A: Anschluss	M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang	0°
Kopf A: Geschlecht	Männlich
Kopf A: Kodierung	A
Kopf A: Schirmung	Nein
Kopf A: Polzahl	5
Kopf A: Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material	GD-Zn,Ni
Kopf A: Griffkörper Farbe	Schwarz
Kopf A: Dichtung Material	NBR

Seite A

Min. AWG	26
Max. AWG	16
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	max. 50 V AC/DC 0
Strombelastbarkeit je Kontakt	max. 7,5 A

Mechanische Daten

Kopf A: Schutzklasse	IP67
----------------------	------

Umgebungsbedingungen


Kopf A: Verschmutzungsgrad	3
----------------------------	---

Kaufmännische Daten

eclass	27440102
--------	----------


Seite A

Technische Zeichnung

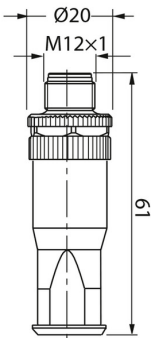

Seite A

Kodierung

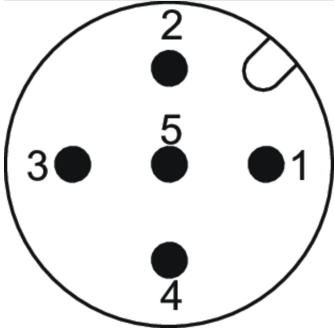

Anschlussbild

