

## Auf einen Blick

- Geschirmtes Stromversorgungskabel
- M8/3-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m



Abbildung ähnlich

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Schirmung	ja
Polzahl	3
Anschlüsse	M8 Buchse, verschraubbar offene Enden

### Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius bewegt	46 mm
Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	10 m
Gewicht	≤ 345 g

### Mechanische Daten

Material	PUR
----------	-----


### Schnittstelle

Datenschnittstelle	Prozessschnittstelle
--------------------	----------------------

### Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit	VDE0472 Teil 804/B
Ölbeständigkeit	VDE 0472 Teil 803
Betriebstemperatur (statisch)	-50 ... +80 °C
Schutzart	IP 67 (kameraseitig)

## Steckerbelegungen

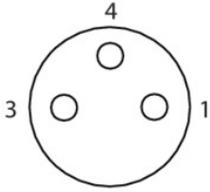

---

M8	color
----	-------

---

1:	BN
----	----

---

4:	BK
----	----

---

3:	BU
----	----

---