

Z-ESW 31DH0500G

90°geschirmtes Kabel 6-polig, 5,0 m

Artikelnummer: 11105041

Auf einen Blick

- Geschirmtes Prozess Interface- und Stromversorgungskabel für Baumer *VisiLine*® Kameras
- 90° abgewinkelte M8/6-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Elektrische Daten

Schirmung	ja
Polzahl	6
Anschlüsse	M8 Buchse, gewinkelt, verschraubbar

Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius statisch	52 mm
Min. zulässiger Biegeradius bewegt	52 mm
Biegezyklen	4000000

Mechanische Daten

Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	5 m
Gewicht	≤ 194 g
Material	PUR, halogenfrei

Schnittstelle

Datenschnittstelle	Prozessschnittstelle
--------------------	----------------------

Umgebungsbedingungen


Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1
Schutzart	IP 65/67 (kameraseitig)

Z-ESW 31DH0500G

90°geschirmtes Kabel 6-polig, 5,0 m

Artikelnummer: 11105041

Steckerbelegungen

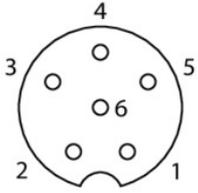

M8	color	M8	color
1:	BN	4:	BK
2:	WH	5:	GY
3:	BU	6:	PK