

## Z-KSW 31SH0500G

90°geschirmtes Kabel 3-polig, 5,0 m

Artikelnummer: 11105281

### Auf einen Blick

- Geschirmtes Prozess Interfacekabel für Baumer *VisiLine*® Kameras
- 90° gewinkelter M8/3-pol Stecker auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m



Abbildung ähnlich

### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Schirmung	ja
Polzahl	3
Anschlüsse	M8 Stecker, gewinkelt, verschraubbar offene Enden

#### Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius statisch	25 mm
Min. zulässiger Biegeradius bewegt	50 mm
Biegezyklen	4000000

#### Mechanische Daten

Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	5 m
Gewicht	≤ 176 g
Material	PUR, halogenfrei


#### Schnittstelle

Datenschnittstelle	Prozessschnittstelle
--------------------	----------------------

#### Umgebungsbedingungen

Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1
Schutzart	IP 65/67 (kameraseitig)

## Steckerbelegungen

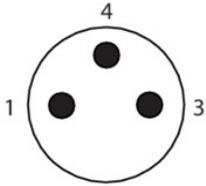

---

M8	color
----	-------

---

1:	BN
----	----

---

4:	BK
----	----

---

3:	BU
----	----

---